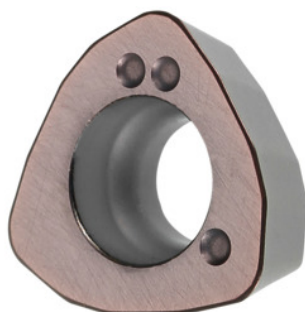


Garant
XDMW090416ZDSR, HB4715, Tipas: HART


Užsakymo data

Užsakymo numeris	212877 HART
GTIN	4045197943132
Produktų klasė	21A

Aprašymas

Pastaba:

 Rekomenduojami režimai $a_e = 0,5...1 \times D / a_{p \max}$

 Programuojamasis spindulys, kai $a_{p \max}: 3 \text{ mm}$

 Pastūma f_z per dantį: 0,8 mm

Plokštelės storis S: 4.76 mm

Techninis aprašymas

Pastūma f_z per dantį	0,8 mm
Tipas	HART
Kampo spindulys	1,6 mm
Plokštelės storis S	4.76 mm
Keičiamosios pjovimo plokštelės ISO kodas	XDMW090416ZDSR
Kietlydinys	HB4715
Ašmenys	HM

rekomenduojamas pjovimo gylis $a_{p\text{maks}}$	0,7 mm
maksimalus pjovimo gylis $a_{p\text{maks}}$	1,5 mm
Programuojamasis spindulys, kai $a_{p\text{maks}}$	3 mm
Keitimų / pjovimo briaunų skaičius	3
Produkto rūšis	Keičiamoji plokštelė frezavimui

Vartotojo duomenys

	Paskirtis	V_c	ISO kodas
Plienas <50 HRC	tinka	110 m/min	H
Plienas <55 HRC	tinka	80 m/min	H
Plienas <60 HRC	tinka	50 m/min	H
Ketus (G)	ribotai tinka	200 m/min	K
sausasis	tinka		
Oras	tinka		