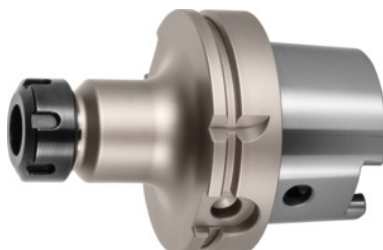


**Garant****ER įspraustinė nikeliuota, HSK-A 100 ilga, ER spyruokliuojančios įvorės dydžiui: 25****Užsakymo data**

|                  |               |
|------------------|---------------|
| Užsakymo numeris | 305486 25     |
| GTIN             | 4045197945785 |
| Produktų klasė   | 31A           |

**Aprašymas****Modelis:**

Su Balluff/RFID lusto anga.

- **Ypač tikslus šlifavimas (labai mažas radialinis mušimas!).**
- **Su aušinimo kanalu (be nustatymo varžto).**
- **HSK darbinės plokštumos apdirbtos.**

Nikeliuotas siekiant išvengti korozijos.

**Paskirtis:**

Įrankių su cilindrinio kotu tvirtinimui ER spyruokliuojančiose įvorėse pagal DIN 6499 – forma A ir B.

**Tiekimo sudėtis:**

Kartu su High-Speed užveržimo veržle.

**Priedai pasirinktinai:**

Vamzdelis aušinimo skysčiui Nr. 309880, raktas Nr. 309890, ER spyruokliuojančios įvorės Nr. 308881 – 309434, ER užveržimo raktai Nr. 309680 arba 613300.

**Techninis aprašymas**

|                                 |        |
|---------------------------------|--------|
| skirta ER cangėms               | 25     |
| Darbinės dalies ilgis, A matmuo | 100 mm |
| Išorinis Ø D                    | 42 mm  |

|   |                                    |
|---|------------------------------------|
| Užspaudimo ribos  | 1 - 16 mm                          |
| Laikiklis   | HSK-A 100 ilga                     |
| Laikiklio norma   | ISO 12164-1                        |
| Laikiklio norma   | DIN 69882-6                        |
| Laikiklio norma   | DIN 69893                          |
| Forma   | A                                  |
| Balansavimo kokybė G, kai sūkių skaičius                  | G 2,5 prie 25000 min <sup>-1</sup> |
| Radialinio mušimo tikslumas                               | ≤ 3 μm                             |
| Pjovimo technika  | HSC                                |
| Speciali anga mikroschemai įrankio parametru išsaugojimui | taip                               |
| Produkto rūšis  | Įspraustinė                        |

---

## Priedai

|  |           |
|--|-----------|
| ER užveržimo raktas Skirta ER canginėms įspraustinėms 25 | 309680 25 |
|--|-----------|