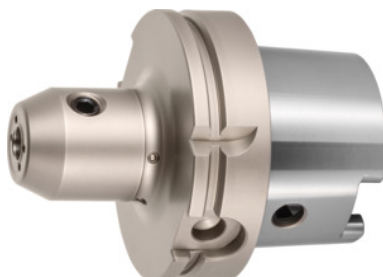


Garant

**Įspraustinė nikeliuota su aušinimo kanalu, HSK-A 100 trumpa, Tvirtinimo
kiaurymės Ø D1: 16mm**

**Užsakymo data**

| | |
|------------------|---------------|
| Užsakymo numeris | 304392 16 |
| GTIN | 4045197945655 |
| Produktų klasė | 31A |

Aprašymas**Modelis:**

- Su RFID / Balluff-Chip anga.
- HSK darbinės plokštumos apdirbtos.

GARANT: tikslus šlifavimas, mažas radialinis mušimas.

Specialus padengimas nikeliu.

Su uždengiamais aušinimo kanalais.

Paskirtis:

Tvirtinti įrankius šonine pavalkėlio plokštuma pagal DIN 1835 formą B ir DIN 6535 formą HB.

Priedai pasirinktinai:

Aušiklio vamzdelis Nr. 309880, vidinis raktas Nr. 309890.

Pastaba:

HSK 40 ir 50, formos A ir E tiekiamos tiesiogiai iš gamintojo.

Techninis aprašymas

| | |
|---|--------|
| Išorinis Ø D | 48 mm |
| Darbinės dalies ilgis, A matmuo | 100 mm |
| Atsarginis užveržimo varžtas Nr. 309900 | 16 |
| Užspaudimo Ø D ₁ | 16 mm |

| | |
|--|------------------------------------|
| Laikiklis | HSK-A 100 trumpa |
| Laikiklio norma | ISO 12164-1 |
| Laikiklio norma | DIN 69882-4 |
| Laikiklio norma | DIN 69893 |
| Forma | A |
| Balansavimo kokybė G, kai sūkių skaičius | G 2,5 prie 25000 min ⁻¹ |
| Radialinio mušimo tikslumas | ≤ 3 μm |
| Pjovimo technika | HSC |
| Pjovimo technika | HPC |
| Produkto rūšis | Weldon įspraustinė |

Priedai

Atsarginis užveržimo varžtas Užveržimo Ø D1 16 mm

309900 16