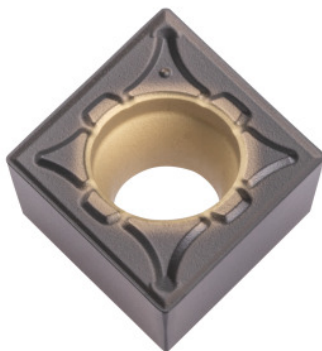


Garant**CCMT 09T304 Wiper, Rūšis: HB7020****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	260151 HB7020
GTIN	4045197948861
Produktų klasė	21G

Techninis aprašymas

Drožialaužis	WSM
Pastūma f	0,15 - 0,3 mm/aps,
Pjovimo sąlygos	retai pertraukiamas
Kietlydinys	HB7020
Pjovimo greitis v_c pagrindiniam naudojimui	120 - 350 m/min
Pjūvio gylis a_p	0,4 - 2 mm
Glotniojo / rupiojo apdirbimo tvarka	Rupusis apdirbimas
Ašmenys	HM
Kampo spindulys	0,4 mm
Pagrindinis naudojimas	P
Keičiamos pjovimo plokštelės ISO kodas	CCMT 09T304

Keitimų / pjovimo briaunų skaičius	2
Tolerancija	M
Produkto rūšis	keičiamosios plokštelės tekinimui