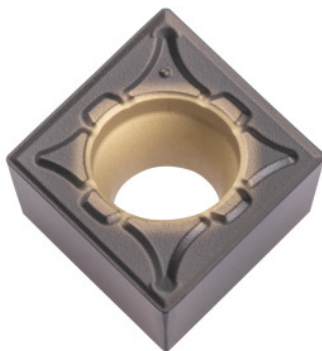


Garant**CCMT 060208 Wiper, Rūšis: HB7020****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	260145 HB7020
GTIN	4045197948854
Produktų klasė	21G

Techninis aprašymas

Pagrindinis naudojimas	P
Glotniojo / rupiojo apdirbimo tvarka	Rupusis apdirbimas
Drožlialaužis	WSM
Pjovimo greitis v_c pagrindiniam naudojimui	120 - 350 m/min
Pjūvio gylis a_p	0,4 - 2 mm
Ašmenys	HM
Pjovimo sąlygos	retai pertraukiamas
Kietlydinys	HB7020
Kampo spindulys	0,8 mm
Pastūma f	0,15 - 0,3 mm/aps,
Keičiamos pjovimo plokštelės ISO kodas	CCMT 060208

Keitimų / pjovimo briaunų skaičius	2
Tolerancija	M
Produkto rūšis	keičiamosios plokštelės tekinimui