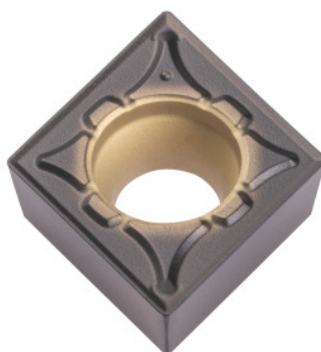


**Garant****CCMT 060204 Wiper, Rūšis: HB7020****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	260143 HB7020
GTIN	4045197948847
Produktų klasė	21G

**Techninis aprašymas**

Pastūma f	0,15 - 0,3 mm/aps,
Kietlydinys	HB7020
Pjūvio gylis a <sub>p</sub>	0,4 - 2 mm
Drožlialaužis	WSM
Ašmenys	HM
Glotniojo / rupiojo apdirbimo tvarka	Rupusis apdirbimas
Pjovimo sąlygos	retai pertraukiamas
Pjovimo greitis v <sub>c</sub> pagrindiniam naudojimui	120 - 350 m/min
Pagrindinis naudojimas	P
Kampo spindulys	0,4 mm
Keičiamos pjovimo plokštelės ISO kodas	CCMT 060204

Keitimų / pjovimo briaunų skaičius	2
Tolerancija	M
Produkto rūšis	keičiamosios plokštelės tekinimui