


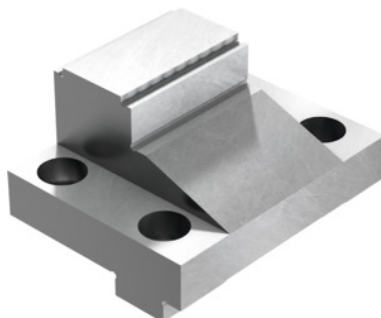

Dantytoji lūpa fiksuota, Tipas: 125



Užsakymo data

Užsakymo numeris	361358 125
GTIN	4250364403320
Produktų klasė	34A

Aprašymas

Paskirtis:

Neapdirbtų ruošinių užspaudimui.

Tinka:

Veržtuvai Nr. 361290 ir 361302.

Žiaunų plotis b: 125 mm

Žiaunų aukštis h: 39,5 mm

Aukštis h_1 : 36,5 mm

Aukštis h_2 : 39,5 mm

Žiaunų ilgis l: 93,5 mm

Ilgis l_1 : 4 mm

Techninis aprašymas

Aukštis h_1	36,5 mm
tipai	125
Žiaunų ilgis l	93,5 mm
Žiaunų aukštis h	39,5 mm
atitinka spalvinį žymėjimą	LCV125G

atitinka spalvinį žymėjimą	Titan 2
atitinka spalvinį žymėjimą	Titanas
Ilgis l_1	4 mm
Žiaunų plotis b	125 mm
Aukštis h_2	39,5 mm
Produkto rūšis	Spaustuvų lūpos