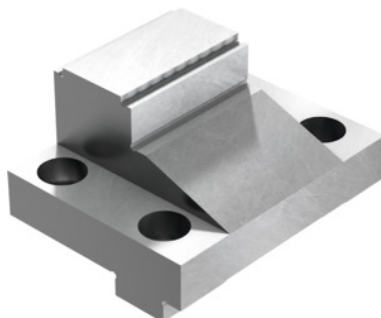


**Dantytoji lūpa fiksuota, Tipas: 64****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	361358 64
GTIN	4250364403023
Produktų klasė	34A

Aprašymas**Paskirtis:**

Neapdirbtų ruošinių užspaudimui.

Tinka:

Veržtuvai Nr. 361290 ir 361302.

Žiaunų plotis b: 115 mm

b₁: 64 mm

Žiaunų aukštis h: 55 mm

Aukštis h₁: 52 mm

Aukštis h₂: 55 mm

Žiaunų ilgis l: 88 mm

Techninis aprašymas

Žiaunų aukštis h	55 mm
Aukštis h ₂	55 mm
Žiaunų plotis b	115 mm
Aukštis h ₁	52 mm
atitinka spalvinį žymėjimą	LCV125G

atitinka spalvinį žymėjimą	Titan 2
atitinka spalvinį žymėjimą	Titanas
b ₁	64 mm
tipui	125
Žiaunų ilgis l	88 mm
Ilgis l ₁	4 mm
Produkto rūšis	Spaustuvų lūpos