




Reguliuojamas kampinis veržtuvas

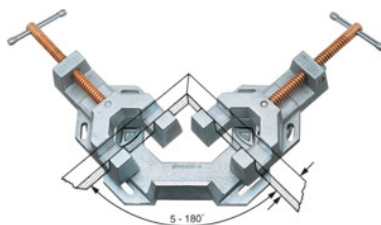

Užsakymo data

Užsakymo numeris	862850
GTIN	4008158007502
Produktų klasė	83K

Aprašymas

Modelis:

Bazinė plokštė ir 2 reguliuojami užveržimo elementai iš aukštos kokybės ketaus, sraigtas variuotas, todėl yra specialiai pritaikytas suvirinimo darbams. Šoninėmis pailgomis kiaurymėmis galima pritvirtinti prie suvirinimo stalo arba suvirinimo įtaiso.

Paskirtis:

Detalių užveržimui suvirinant arba montuojant. Užveržimo kampas 5° - 180° reguliuojamas tolygiai.

Užveržimo tarpas: 2x0 – 100 mm

Žiaunų aukštis: 35 mm

Svoris: 10,7 kg

Užveržimo kampas: 5 - 180 laipsniai

Techninis aprašymas

Svoris	10,7 kg
Užveržimo tarpas	2x0 – 100 mm
Žiaunų aukštis	35 mm
Užveržimo kampas	5 - 180 laipsniai
Produkto rūšis	Kampinis veržtuvas

