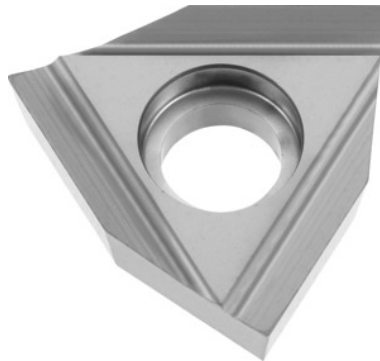


**WOHX 08T302 dešininė, W00, Rūšis: P25M****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	268903 P25M
GTIN	4047109072633
Produktų klasė	24T

Aprašymas

WOHX 08T302 dešininė P25M Kietlydinys: P25M
Drožlialaužis: G06
Pjūvio gylis a_p : 0,5 - 1,5 mm
Pastūma f : 0,1 - 0,3 mm/aps,
Pjovimo greitis v_c pagrindiniam naudojimui: 120 - 300 m/min
Pjovimo greitis v_c papildomam naudojimui: 120 - 180 m/min

Techninis aprašymas

Glotniojo / rupiojo apdirbimo tvarka	Glotnūs apdirbimas
Pagrindinis naudojimas	P
Ašmenys	HM
Pjovimo sąlygos	retai pertraukiamas
Drožlialaužis	G06
Pjūvio gylis a_p	0,5 - 1,5 mm
Pjovimo greitis v_c papildomam naudojimui	120 - 180 m/min

Pjovimo greitis v_c pagrindiniam naudojimui	120 - 300 m/min
Pastūma f	0,1 - 0,3 mm/aps,
Kietlydinys	P25M
Kampo spindulys	0,2 mm
Papildomas naudojimas	M
Danga	padengtas
Keičiamos pjovimo plokštelės ISO kodas	WOHX 08T302 R
Keitimų / pjovimo briaunų skaičius	3
Produkto pavadinimo požymis	W00
Priekinis kampas	6 laipsniai
Produkto rūšis	keičiamosios plokštelės tekinimui