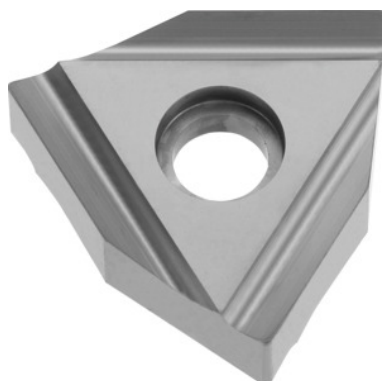



**WNHX 120606 dešininė, W04, Rūšis: P25**

**Užsakymo data**

Užsakymo numeris	268892 P25
GTIN	4047109057678
Produktų klasė	24T

**Aprašymas**

WNHX 120606 dešininė P25 Kietlydinys: P25

Pjūvio gylis  $a_p$ : 0,5 - 1,5 mm

Pastūma  $f$ : 0,05 - 0,25 mm/aps,

Pjovimo greitis  $v_c$  pagrindiniam naudojimui: 120 - 300 m/min

Pjovimo greitis  $v_c$  papildomam naudojimui: 100 - 180 m/min

**Techninis aprašymas**

Kampo spindulys	0,6 mm
Pjovimo greitis $v_c$ papildomam naudojimui	100 - 180 m/min
Pagrindinis naudojimas	P
Pjūvio gylis $a_p$	0,5 - 1,5 mm
Kietlydinys	P25
Pjovimo greitis $v_c$ pagrindiniam naudojimui	120 - 300 m/min
Pjovimo sąlygos	retai pertraukiamas
Papildomas naudojimas	M

Pastūma f	0,05 - 0,25 mm/aps,
Keičiamosios pjovimo plokštelės ISO kodas	WNHX 120606 R
Keitimų / pjovimo briaunų skaičius	3
Produkto pavadinimo požymis	W04
Priekinis kampas	18 laipsniai
Produkto rūšis	keičiamosios plokštelės tekinimui