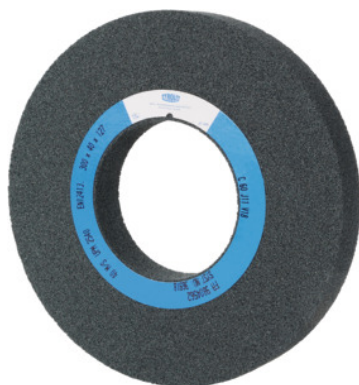


**Precizinis plokščiojo šlifavimo diskas D×T×H (mm), 300×40×127, Tipas: C60****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	591810 C60
GTIN	9003170369183
Produktų klasė	53Y

Aprašymas**Modelis:**

Labai našūs plokščiojo šlifavimo diskai, kurių porėta struktūra mažina termines apkrovas ir deimantinis galandimo diskas dyla minimaliai.

- **Universaliai naudojamas švytuokliniam šlifavimui, žymiai rečiau reikia keisti diskus dirbant kasdien.**
- **Visoms standartinių formų, įrankių ir staklių gamybos šlifavimo staklėms, pvz.: Jung, ABA, Blohm, Elb, Mägerle, Ziersch & Baltrusch, Geibel & Hotz, Jones & Shipman.**
- **Būtinasis aušinimas emulsija, medžiagų, kurių apdirbimo metu gaunamos ilgos drožlės, atveju būtinasis geras aušinimas tepalu.**

Atvirų porų **silicio karbido** šlifavimo diskas **patvarus ir mažai nusidėvi**. Tinka aliuminio, spalvotųjų metalų, titano, kietlydinio ir pilkojo ketaus apdirbimui.

Paskirtis:

- **Universaliai naudojamas švytuokliniam šlifavimui, žymiai rečiau reikia keisti diskus dirbant kasdien.**
- **Visoms standartinių formų, įrankių ir staklių gamybos šlifavimo staklėms, pvz.: Jung, ABA, Blohm, Elb, Mägerle, Ziersch&Baltrusch, Geibel&Hotz, Jones&Shipman.**
- **Būtinasis aušinimas emulsija, medžiagų, kurių apdirbimo metu gaunamos ilgos drožlės, atveju būtinasis geras aušinimas tepalu.**

Specifikacija:

C60J11V18.**Pastaba:**

Profilinių plokščiojo šlifavimo diskų reikia teirautis.

Forma: 1

Forma: 1

Techninis aprašymas

Šlifavimo būdas	Plokščiasis šlifavimas
Šlifavimo priemonės	Silicio karbidas
Šlifavimo priemonių kodas	SiC
Specifikacija	C60J11V18
Forma	1
Disko Ø D	300 mm
Disko plotis T	40 mm
Produkto pavadinimo požymis	300×40×127
Kiaurymės Ø H	127 mm
Produkto rūšis	Plokščiojo šlifavimo diskas

Vartotojo duomenys

	Paskirtis	V _c	ISO kodas
Alu Mg	tinka		
Kietlydininis (HM)	ribotai tinka		
Ti	tinka		
Ketus (G)	tinka		
CuZn	tinka		
Akmuo	ribotai tinka		
drėgnas, maks.	tinka		