


Darbo vietos kilimėlis Ease 91 cm pločio, pilkas, ilgis: 150cm

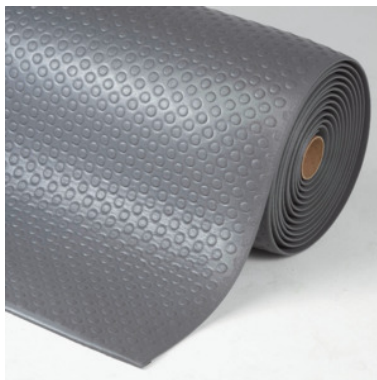

Užsakymo data

Užsakymo numeris	964510 150
GTIN	662641740877
Produktų klasė	96C

Aprašymas

Modelis:

Pramoniniai darbo vietos kilimėliai **vidutinėms apkrovoms:**

- iš pilko mikrovinilo su Noppen paviršiumi. Atsparus apsauginis paviršius Dyna Shield™ (dar patvaresnis);
- iš visų pusių nuožulniai nupjauti kraštai, todėl patogų priėti;
- užsandarintas iš visų pusių, kad nepatektų drėgmė;
- degumo klasė 2 pagal NFPA saugos kodas 101;
- grindų storis 12,7 mm, svoris apie 4 kg / m²;
- neslidumo lygis išbandytas pagal DIN 511300 ir BGR 181.

Pastaba:

Mikrovinilas **neatsparus** pramoniniams riebalams, aušinimo- tepimo priemonėms ir pan. Tinka naudoti sausose patalpose.

Techninis aprašymas

Įstatomas	ne
Storis	12,7 mm
Ilgis	150 cm

su apsauginiais kraštais	be
Plotui tenkantis svoris	4 kg/m ²
Medžiaga	Vinilo mikro ląstelės
Paviršius	Paviršius su gumbeliais
be silikono	taip
Nuožula	4-pusis
Patogus stovėjimas	neslidus
Patogus stovėjimas	Izoliavimas (terminis)
Patogus stovėjimas	Nuovargio prevencija
Apsauga nuo smūgių	Grindys
Medžiagos savybės	neatsparus tepalams
Spalva	pilkas
Produkto rūšis	Darbo vietos kilimėlis