


Darbo vietos kilimėlis Ease 91 cm pločio, pilkas, Ilgis: 200cm

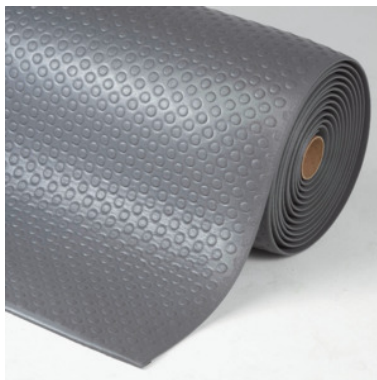

Užsakymo data

Užsakymo numeris	964510 200
GTIN	2050001936516
Produktų klasė	96C

Aprašymas

Modelis:

Pramoniniai darbo vietos kilimėliai **vidutinėms apkrovoms:**

- iš pilko mikrovinilo su Noppen paviršiumi. Atsparus apsauginis paviršius Dyna Shield™ (dar patvaresnis);
- iš visų pusių nuožulniai nupjauti kraštai, todėl patogų priėti;
- užsandarintas iš visų pusių, kad nepatektų drėgmė;
- degumo klasė 2 pagal NFPA saugos kodas 101;
- grindų storis 12,7 mm, svoris apie 4 kg / m²;
- neslidumo lygis išbandytas pagal DIN 511300 ir BGR 181.

Pastaba:

Mikrovinilas **neatsparus** pramoniniams riebalams, aušinimo- tepimo priemonėms ir pan. Tinka naudoti sausose patalpose.

Techninis aprašymas

su apsauginiais kraštais	be
Paviršius	Paviršius su gumbeliais
Storis	12,7 mm

Plotui tenkantis svoris	4 kg/m ²
be silikono	taip
Nuožula	4-pusis
Medžiaga	Vinilo mikro ląstelės
Ilgis	200 cm
Įstatomas	ne
Patogus stovėjimas	neslidus
Patogus stovėjimas	Izoliavimas (terminis)
Patogus stovėjimas	Nuovargio prevencija
Apsauga nuo smūgių	Grindys
Medžiagos savybės	neatsparus tepalams
Spalva	pilkas
Produkto rūšis	Darbo vietos kilimėlis