


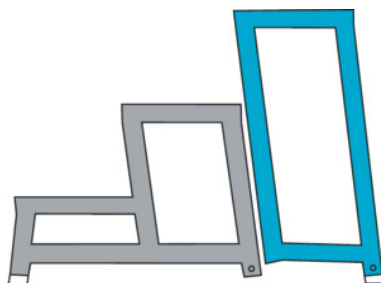

Darbinė pakyla - atskiras modulis, Tipas: D



Užsakymo data

Užsakymo numeris	966150 D
GTIN	4003866402632
Produktų klasė	96Z

Aprašymas

Modelis:

Lengvo metalo konstrukcija ekstremaliai atspari deformacijai, korozijai ir oro poveikiui. Pakopos iš aliuminio rifliuoto lakšto 555×250 mm. Modulinis principas leidžia keisti ir išplėsti konfigūracijas. 4 skirtingų dydžių pristatomi moduliai. Dviejų pakopų pagrindinis modulis su iki 3 pristatomų laiptų gali būti kilnojamas. Tipas B ir kiti toliau gali būti papildomi.

Standartas:

DIN EN 14183.

Techninis aprašymas

Pakylų gylis	0,8 m
Modulių kombinacijos svoris	9,2 kg
Norma	DIN EN 14183
Skersinio/pakopos plotis	555 mm
Platformos aukštis be turėklų	0,6 m
Atskiro modulio svoris	4,4 kg
Darbinis aukštis	2,6 m
Laiptelis	pakopa

Medžiaga	lengva aliuminio konstrukcija, laipteliai iš aliuminio gofruotos skardos
Skersinio/pakopos gylis	250 mm
Modulių kombinacija	B+D
Prieinamumas	vienpusis
Pakopų skaičius su platforma	3
Lipimo įrangos keliamoji galia	150 kg
Produkto rūšis	Darbinis postamentas