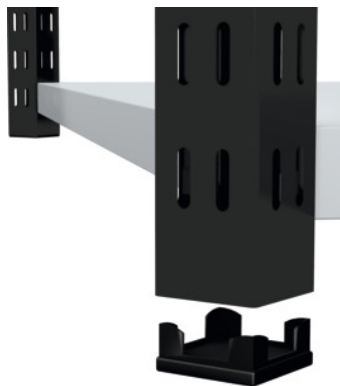


**Garant****Lentynų atramos su plastikinėmis atraminėmis kojomis, vnt., Aukštis: 3000mm****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	990050 3000
GTIN	4045197517968
Produktų klasė	911

**Aprašymas****Modelis:**

**Labai tvirtos kvadratinės atramos**, atstumu 40: 40 mm su įkabinimo angomis lentynoms priderinti pagal laikomą krovinį.  
40×40×2 mm, su plastikinėmis atraminėmis kojomis.

**Paskirtis:**

Praplėsti universalias lentynas Nr. 990000 - 990025.

**Spalva:**

Juodos spalvos RAL 9005, **dengtas milteliais**.

**Techninis aprašymas**

Galima naudoti kaip kampinį stulpą	taip
Profilis Gylis	40 mm
Profilio storis	2 mm
Aukštis	3004 mm

Profilio plotis	40 mm
Spalva	labai juodos spalvos RAL 9005, dažyta miltelinu būdu
Lentynų pritaikymas	4-pusis
Produkto rūšis	Stelažo atrama