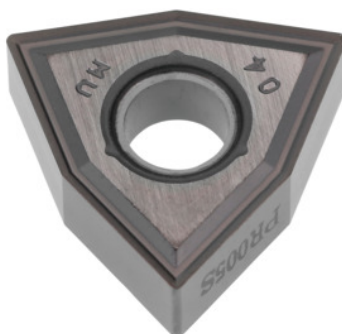


**WN. G 080404, Rūšis: PR005S**

Užsakymo data

Užsakymo numeris	252112 PR005S
GTIN	4960664836888
Produktų klasė	25E

Techninis aprašymas

Pjūvio gylis a_p	0,5 - 3,5 mm
Kietlydinys	PR005S
Pjovimo greitis v_c pagrindiniam naudojimui	30 - 90 m/min
Glotniojo / rupiojo apdirbimo tvarka	Rupusis apdirbimas
Drožlialaužis	MU
Kampo spindulys	0,4 mm
Ašmenys	HM
Pastūma f	0,05 - 0,15 mm/aps,
Pagrindinis naudojimas	S
Pjovimo sąlygos	nepertraukiamas
Danga	Megacoat Hard
Keičiamos pjovimo plokštelės ISO kodas	WNMG 080404

Keitimų / pjovimo briaunų skaičius	6
Tolerancija	M
Produkto rūšis	keičiamosios plokštelės tekinimui