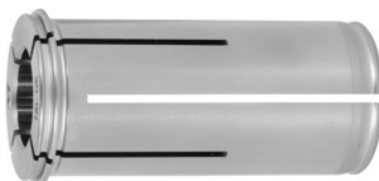


**NT TOOL****Cilindrinė cangė įspraustinėms su padidinta užspaudimo jėga, Ø 32 mm,  
Nominalus užveržimo Ø d: 12mm****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	309576 12
GTIN	2050001772015
Produktų klasė	33K

**Aprašymas****Modelis:**

Cilindrinė užspaudimo cangė arba pereinamoji įvorė.

Skirta NTgriebtuvams Nr. 300785, 300787, 302861, 302862, 305535, 305538.

**Sandari sistema, taigi tinka vidiniam aušinimui.**

**Techninis aprašymas**

Nominalus užveržimo Ø d	12 mm
Bendras ilgis L	72 mm
Replių Ø D	32 mm
Produkto pavadinimo požymis	Ø 32 mm
Produkto rūšis	Mechanizuoto užspaudimo griebtuvo priedai