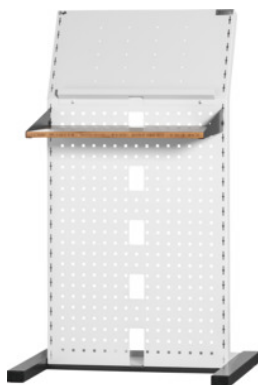


**Garant****Kompiuterio pultas, Tipas: S****Užsakymo data**

Užsakymo numeris

948040 S

GTIN

4062406068585

Produktų klasė

91C

**Aprašymas****Modelis:**

Tinka stacionariam ir nešiojamam kompiuteriui. Ekranų laikikliai kompiuteriams, kurių bazę sudaro VESA laikikliai, tvirtinti galima kairėje, dešinėje ir per vidurį. Vieta pasidėjimui gale (laisvasis dydis B x T: x220 mm) ir viena pakabinama lentyna (laisvasis dydis B x T: x300 mm).

**Spalva:**

Šviesiai pilka RAL 7035, atrama kojoms **visada** antracito pilkumo RAL 7016, **dažyta miltelinio būdu**.

**Rekomendacija:**

Segtuvams, kablių sistemoms ir be įrankių pakabinamoms lentynoms.

Spalvos pasirinkimas: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Aukštis: 1240 mm

Pagrindo plotis: 750 mm

Pagrindo gylis: 550 mm

Svoris: 15 kg

**Techninis aprašymas**

Svoris

15 kg

Pagrindo gylis	550 mm
Aukštis	1240 mm
Pagrindo plotis	750 mm
medžiagos storis	0,9 mm
Hoffmann perforuota sienelė	9×9 mm
Spalvos pasirinkimas	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Produkto rūšis	Kompiuterio pultas