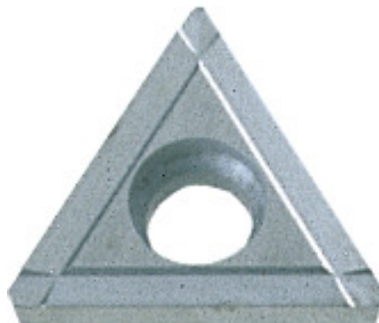


 KOMET**KOMET® keičiama pjovimo plokštelė P25M, P25M, Pavadinimas: 14-6603****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	216700 14-6603
GTIN	4047109073104
Produktų klasė	24T

**Aprašymas****Modelis:**

Drožlialaužiai grioveliai iš visų pusių. Laisvajam pjovimui yra numatyta papildoma nuožula. Kampas 15°.

**Tinka:**

Freza- gilintuvas Nr. 216600 ir 216620.

**Techninis aprašymas**

Keičiamos pjovimo plokštelės ISO kodas	TOHX 090204 EN
Kampo spindulys	0,4 mm
Keitimų / pjovimo briaunų skaičius	3
Kietlydinys	P25M
Ašmenys	HM
Produkto rūšis	Keičiamoji plokštelė frezavimui

**Vartotojo duomenys**

	<b>Paskirtis</b>	<b>V<sub>c</sub></b>	<b>ISO kodas</b>
Aliuminis, plastikai	tinka	250 m/min	N
Aliuminis (trumpadrožlis)	tinka	250 m/min	N
Plienas <500 N/mm <sup>2</sup>	tinka	250 m/min	P
Plienas <750 N/mm <sup>2</sup>	tinka	200 m/min	P
Plienas <900 N/mm <sup>2</sup>	tinka	200 m/min	P
INOX <900 N/mm <sup>2</sup>	ribotai tinka	120 m/min	M
drėgnas, maks.	tinka		