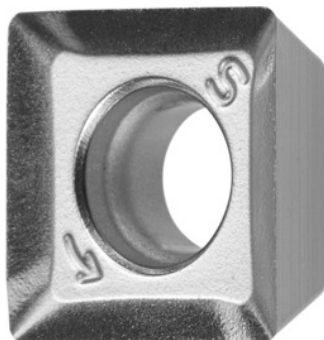


Garant**SOET 083604 PDER, HU7810, Tipas: ALU****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	214914 ALU
GTIN	4045197706607
Produktų klasė	21A

Aprašymas**Modelis:**

Pastorinta plokšte gaunama žymiai geriau suformuota lovelio geometrija teigiamam pjovimui ir sumažinamas jautrumas lūžiams.

Pastaba:

Rekomenduojami režimai $a_e = 0,3 \times D$.

Kampo spindulys: 0,4 mm

Pastūma f_z per dantį: 0,15 mm

Techninis aprašymas

Pastūma f_z per dantį	0,15 mm
Tipas	ALU
Kampo spindulys	0,4 mm
Keičiamos pjovimo plokštelės ISO kodas	SOET 083604 PDER
Kietlydinys	HU7810
Ašmenys	HM

Keitimų / pjovimo braunų skaičius	4
Produkto rūšis	Keičiamoji plokštelė frezavimui

Vartotojo duomenys

	Paskirtis	V _c	ISO kodas
Aliuminis, plastikai	tinka	700 m/min	N
Aliuminis (trumpadrožlis)	tinka	700 m/min	N
Al >10 % Si	tinka	650 m/min	N
drėgnas, maks.	ribotai tinka		
šlapias, min.	ribotai tinka		
sausasis	tinka		