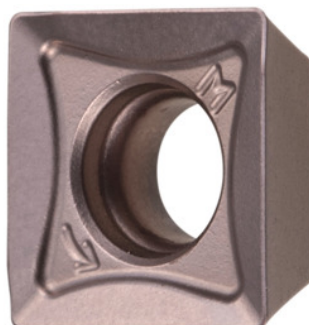


**Garant****SOMT 083604 PDER, HB7730, Tipas: GGG****Užsakymo data**

|                  |               |
|------------------|---------------|
| Užsakymo numeris | 214948 GGG    |
| GTIN             | 4045197706652 |
| Produktų klasė   | 21A           |

**Aprašymas****Modelis:**

Pastorinta plokšte gaunama žymiai geriau suformuota lovelio geometrija teigiamam pjovimui ir sumažinamas jautrumas lūžiams.

**Pastaba:**

Rekomenduojami režimai  $a_e = 0,3 \times D$ .

Kampo spindulys: 0,8 mm

Pastūma  $f_z$  per dantį: 0,15 mm

**Techninis aprašymas**

|  |                  |
|--|------------------|
| Pastūma $f_z$ per dantį                | 0,15 mm          |
| Tipas                                  | GGG              |
| Kampo spindulys                        | 0,8 mm           |
| Keičiamos pjovimo plokštelės ISO kodas | SOMT 083604 PDER |
| Kietlydinys                            | HB7730           |
| Ašmenys                                | HM               |

|                                    |                                 |
|------------------------------------|---------------------------------|
| Keitimų / pjovimo briaunų skaičius | 4                               |
| Produkto rūšis                     | Keičiamoji plokštelė frezavimui |

### Vartotojo duomenys

|                | Paskirtis     | V <sub>c</sub> | ISO kodas |
|----------------|---------------|----------------|-----------|
| Ketus (G)      | tinka         | 200 m/min      | K         |
| drėgnas, maks. | ribotai tinka |                |           |
| sausasis       | tinka         |                |           |