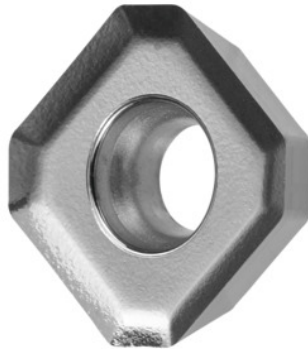


Garant**SDHT 0903 AFFN, HU7815, Type: ALU**

Bestelgegevens

Bestelnummer	214478 ALU
GTIN	4045197707475
Artikelklasse	21A

Omschrijving

Uitvoering:

- Wisselplaten geschikt voor hogere snijnelheden en voedingen.
- Precisiegesinterd en geslepen voor uitstekende oppervlaktekwaliteiten.
- Fijnkorrelige structuur voor grote taaheid en slijtvastheid.

Opmerking:

Toepassingsrichtwaarden voor $a_e = 0,5 \dots 1 \times D$ / $a_{p \max} = 3$ mm.

Voeding f_z per tand: 0,19 mm

Technische beschrijving

Voeding f_z per tand	0,19 mm
Type	ALU
ISO-code wisselplaat	SDHT 0903 AFFN
Soort	HU7815
Snijmateriaal	HM
Aantal wisselingen/snijkanten	4

Producttype

Wisselplaat voor het frezen

Gebruikersgegevens

	Geschiktheid	V_c	ISO-code
Alu kunststoffen	geschikt	1500 m/min	N
Aluminium (kortspanend)	geschikt	1000 m/min	N
Aluminium > 10% Si	geschikt	500 m/min	N
nat maximaal	geschikt		
droog	geschikt		