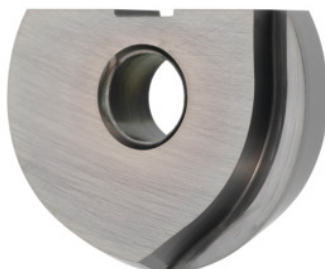


Garant**Freeswisselplaat Ø 20 mm Helix, Type: ST1400****Bestelgegevens**

Bestelnummer	212675 ST1400
GTIN	4045197712509
Artikelklasse	21A

Omschrijving**Uitvoering:**

Gedetailleerde toepassingsrichtwaarden vindt u in het GARANT-verspaningshandboek nr. 110020.

· **Radius-, rondloop- en wisselnauwkeurigheid: $\pm 0,015$ mm.**

Toepassing:

Kogelplaten met volradius voor algemene toepassingen in de matrijzenmakerij.
Met spaangeleidingsrug voor langspanende materialen.

Voeding f_z in staal < 1400 N/mm²: 0,25 mm

Type: ST1400

Soort: HB7520

Technische beschrijving

Type	ST1400
Snijmateriaal	HM
Soort	HB7520
Voeding f_z in staal < 1400 N/mm ²	0,25 mm
Aantal wisselingen/snijkanten	1

Producttype

Wisselplaat voor het frezen