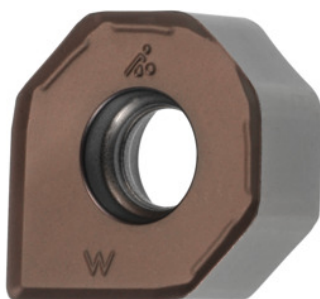


**Garant**
**XNEU 05T6 ANEN-W Schraapfreesplaat, HB7730, Type: UNI**

**Bestelgegevens**

Bestelnummer	213440 UNI
GTIN	4045197716460
Artikelklasse	21A

**Omschrijving**
**Uitvoering:**

Schraapfreesplaat met 1 snijkant.

**Advies:**

**Voor de hoogste oppervlaktekwaliteit plaattolerantie E kiezen en met schraapfreespla(a)t(en) combineren.**

**Opmerking:**

Toepassingsrichtwaarden voor  $a_e = 0,5 \dots 1 \times D / a_{p \max}$

Lengte van de afkanting 7,6 mm.

Maximale snijdiepte  $a_{p \max}$ : 3 mm

Type: UNI

**Technische beschrijving**

Type	UNI
Soort	HB7730
Snijmateriaal	HM
Maximale snijdiepte $a_{p \max}$	3 mm
Producttype	Wisselplaat voor het frezen

