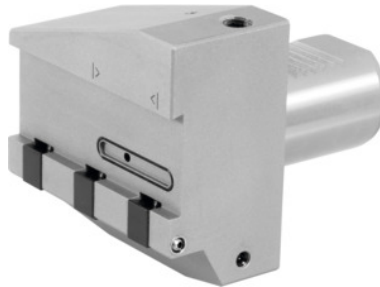


Garant**eco-Afsteekhouder bovenhands met IK, Schacht-Ø d1: 16mm****Bestelgegevens**

| | |
|---------------|---------------|
| Bestelnummer | 319133 16 |
| GTIN | 4045197717214 |
| Artikelklasse | 31V |

Omschrijving**Uitvoering:**

- Met speciale instelbare kogelspuitmond voor optimale koeling van de snijkant – onafhankelijk van de insteekdiepte.
- Temperatuur bij de hoofdsnijkant en bij de extra snijkant wordt aanzienlijk verlaagd, waardoor een duidelijke verhoging van de snijsnelheid mogelijk is.
- Starre steekhouder voor steekzwaarden.
- Klemming van de beitelhouder via klemplaat.

Toepassing:

Voor het gebruik van steekzwaarden van verschillende producenten.

Opmerking:

Inclusief afsluitstop voor kogelspuitmond. Bij gebruik van conventionele steekzwaarden wordt de zijdelingse koelmiddeloverdracht afgesloten door het zwaard! Geschikte spanklemstukken nr. 279840 2 en geschikte schroeven nr. 279815 14. Zie reserveonderdelenlijst.

Technische beschrijving

| | |
|-----------------------|--------|
| L ₂ | 42 mm |
| Kleurcode VDI-schacht | VDI 16 |
| L ₁ | 29 mm |

| | |
|----------------------------|-------------------|
| Geschikt voor zwaardhoogte | 19 mm |
| Schacht-Ø d ₁ | 16 mm |
| Hoogte H ₁ | 42 mm |
| Hoogte H ₂ | 20 mm |
| Producttype | VDI-afsteekhouder |