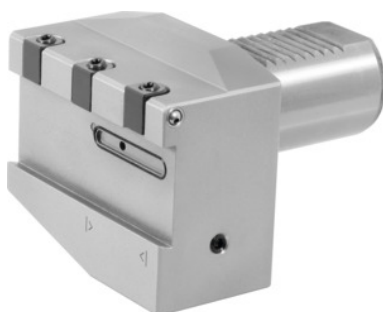


Garant**eco-Afsteekhouder met IK, Schacht-Ø d1: 16mm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	319132 16
GTIN	4045197716750
Artikelklasse	31V

Omschrijving**Uitvoering:**

- Met speciale instelbare kogelspuitmond voor optimale koeling van de snijkant – onafhankelijk van de insteekdiepte.
- Temperatuur bij de hoofdsnijkant en bij de extra snijkant wordt aanzienlijk verlaagd, waardoor een duidelijke verhoging van de snijsnelheid mogelijk is.
- Starre steekhouder voor steekzwaarden.
- Klemming van de beitelhouder via klemplaat.

Toepassing:

Voor het gebruik van steekzwaarden van verschillende producenten.

Opmerking:

Inclusief afsluitstop voor kogelspuitmond. Bij gebruik van conventionele steekzwaarden wordt de zijdelingse koelmiddeloverdracht afgesloten door het zwaard! Geschikte spanklemstukken nr. 279840 2 en geschikte schroeven nr. 279815 14. Zie reserveonderdelenlijst.

Technische beschrijving

Schacht-Ø d ₁	16 mm
Geschikt voor zwaardhoogte	19 mm
L ₂	42 mm

Kleurcode VDI-schacht	VDI 16
L ₁	29 mm
Hoogte H ₁	42 mm
Hoogte H ₂	20 mm
Producttype	VDI-afsteekhouder