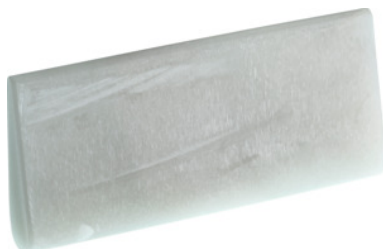


Slijpvijl – origineel Arkansas (wit), korrel 8000, guts, Lengte×breedte: 100X40mm**Bestelgegevens**

Bestelnummer	558765 100X40
GTIN	4037073005812
Artikelklasse	56Z

Omschrijving**Uitvoering:**

Natuursteen (origineel Arkansas) van kwartsiet met zeer fijne korrel, bijzonder stevige randen. Voor ultrafijne oppervlakken en braamvrije slijping. Korrel 5000 (voorslijpen), korrel 8000 (polijsten).

Toepassing:

voor het **afbramen, scherpen, slijpen** en **afschuinen** van gereedschap resp. snijkanten van gereedschap. Voor het nabewerken van boringen, oppervlakken en randen in de matrijzenbouw. Tevens voor verbeteren van het oppervlak, voor justeren en polijsten. **Bij voorkeur te gebruiken met olie, petroleum of water.**

Opmerking:

Geringe toevoeging van olie verhoogt de standtijd en slijpprestaties.

Technische beschrijving

Breedte	40 mm
Korrelgrootte	8000
Lengte	100 mm
Fijnheidsgraad	Polijsten
Kleur	wit

Slijpmiddel	Arkansas-kwartsiet
Vorm	guts
Producttype	Slijpvijl

Gebruikersgegevens

	Geschiktheid	V _c	ISO-code
Alu Mg	geschikt		
Staal < 900 N/mm ²	geschikt		
Staal < 1400 N/mm ²	geschikt		
Staal < 55 HRC	geschikt		
Staal < 60 HRC	geschikt		
Staal < 67 HRC	geschikt		
Hardmetaal (HM)	geschikt		
RVS	geschikt		
Ti	geschikt		
GG(G)	geschikt		
CuZn	beperkt geschikt		
Kunststof, GFK	beperkt geschikt		
Uni	geschikt		
nat maximaal	geschikt		
droog	beperkt geschikt		