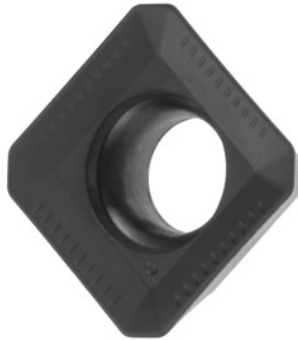


Garant
SEKT 1204 AFTN, HB8520, Type: ST1100


Bestelgegevens

Bestelnummer	214244 ST1100
GTIN	4045197716361
Artikelklasse	21A

Omschrijving

Opmerking:

 Toepassingsrichtwaarden voor $a_e = 0,5 \dots 1 \times D$ / $a_{p \max} = 3,5$ mm.

 Voeding f_z per tand: 0,19 mm

Technische beschrijving

Voeding f_z per tand	0,19 mm
Type	ST1100
ISO-code wisselplaat	SEKT 1204 AFTN
Soort	HB8520
Snijmateriaal	HM
Aantal wisselingen/snijkanten	4
Producttype	Wisselplaat voor het frezen

Gebruikersgegevens

	Geschiktheid	V_c	ISO-code
Staal < 900 N/mm ²	geschikt	250 m/min	P
Staal < 1100 N/mm ²	geschikt	180 m/min	P
Staal < 1400 N/mm ²	geschikt	150 m/min	P
Olie	beperkt geschikt		
droog	geschikt		