




## Opzetbekkenset 3-delig, Voor klauwplaattype: 165

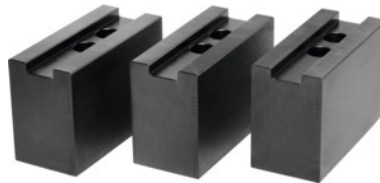

### Bestelgegevens

Bestelnummer	313415 165
GTIN	2050001929471
Artikelklasse	33T

### Omschrijving

**Uitvoering:**

**Nauwkeurige** groef en **precisiegeslepen** vertanding, **gebruineerd**.

**Materiaal:**

Kwaliteitsproduct van 16MnCr5.

**T.b.v.:**

**Krachtspanklemmen** van Schunk, Röhms en andere merken.

**Accessoires:**

T-groefstukken nr. 313505 – 313605.

**Opmerking:**

- **Voor aanpassing aan de klauwplaat dient u de vertanding, groefbreedte (D) en afstanden tussen de gaten (a, b) te vergelijken.**
- **Aluminium opzetbekken, op aanvraag.**

### Technische beschrijving

Breedte B	40 mm
Hoogte H	60 mm
Lengte L	70 mm
voor schroefdraad DIN 912	M12
Groefbreedte D	17 mm
Boringafstand b	22 mm

Voor klauwplaatype	165 mm
Boringafstand a	15 mm
Producttype	Krachtspanhouderbekken