




## Blokbekkenset 3-delig rechte vertanding, Voor klauwplaattype: 315

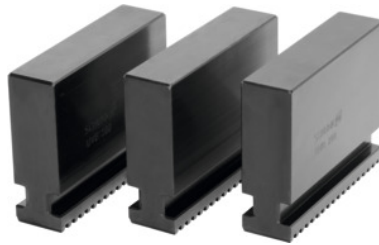

### Bestelgegevens

Bestelnummer	313227 315
GTIN	2050001929228
Artikelklasse	33T

### Omschrijving

**Uitvoering:**

Vertanding gehard en geslepen.

**Toepassing:**

Aangezien de bekken **binnen enkele seconden** gewisseld of op de gewenste diameter verschoven kunnen worden, is het handig meerdere bekeenheden klaar voor gebruik bij de machine te hebben. **Ombouwtijden worden hierdoor tot een minimum beperkt.** De bekeenheden bestaan bijvoorbeeld uit meerdere sets basisbekken met niet-getrapte zachte opzetbekken die op de gewenste diameter worden uitgedraaid. Dit rationaliseringseffect is niet alleen voor NC-machines nodig, maar ook voor elke draaibank van groot belang.

**Materiaal:**

C45, veredeld

**T.b.v.:**

SchUNK-spiestangklauwplaat nr. 313115; 313117; 313135; 313137, RöhM-spiestangklauwplaat Duro nr. 313120; 313140 en andere spiestang-klauwplaatsystemen.

**Opmerking:**

- **Later gekochte opzet- en getrapte bekken moeten in de klauwplaat op rondloop en axiale slag worden uitgeslepen.**
- **Voor de aanpassing aan de klauwplaat op de vertanding letten.**

### Technische beschrijving

Hoogte H	90 mm
----------	-------

Lengte L	121 mm
Breedte B	32 mm
Voor klauwplaatype	315 mm
Producttype	Draadspindelklauwplaat-bekken