


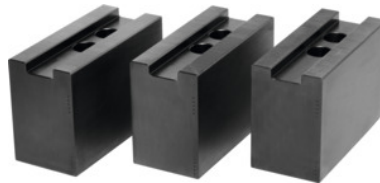

Opzetbekkenset 3-delig, Voor klauwplaattype: 210



Bestelgegevens

Bestelnummer	313415 210
GTIN	2050001929488
Artikelklasse	33T

Omschrijving

Uitvoering:

Nauwkeurige groef en **precisiegeslepen** vertanding, **gebruineerd**.

Materiaal:

Kwaliteitsproduct van 16MnCr5.

T.b.v.:

Krachtspanklemmen van Schunk, Röhms en andere merken.

Accessoires:

T-groefstukken nr. 313505 – 313605.

Opmerking:

- **Voor aanpassing aan de klauwplaat dient u de vertanding, groefbreedte (D) en afstanden tussen de gaten (a, b) te vergelijken.**
- **Aluminium opzetbekken, op aanvraag.**

Technische beschrijving

Hoogte H	60 mm
Boringafstand a	25 mm
voor schroefdraad DIN 912	M12
Voor klauwplaattype	210 mm
Breedte B	40 mm
Groefbreedte D	17 mm

Lengte L	90 mm
Boringafstand b	22 mm
Producttype	Krachtspanhouderbekken