


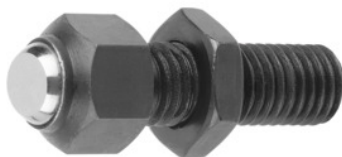

## Pendeloplegvlak verstelbaar vlak, buitendraad, Schroefdraad M: M10



### Bestelgegevens

Bestelnummer	370065 M10
GTIN	2050001961914
Artikelklasse	37K

### Omschrijving

**Uitvoering:**

Kogel van kogellagerstaal.

- **Lichaam van temperstaal en gefosfateerd.**
- **Kogel geborgd tegen verdraaien.**

**Toepassing:**

Dienen als aanslag, oplegvlak en drukstuk in de apparatenbouw.

**Opmerking:**

Kunnen met zwenkspanner nr. 370085 – 370086 of spanhaak nr. 370073 en 370074 worden gecombineerd.

### Technische beschrijving

maximale belastbaarheid (statisch)	8 kN
Kraaglengte L <sub>2</sub>	30 mm
Schroefdraad M	M10
Buiten-Ø D <sub>1</sub>	8,6 mm
Lengte 1	15,7 mm
Sleutelwijdte SW	17 mm
Producttype	Pendeloplegvlak

