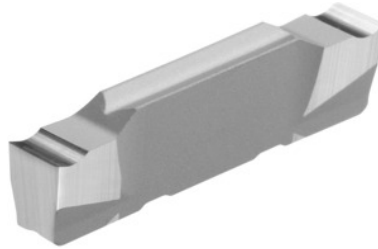


Garant**Afsteekplaat rechts 10°, HU7310, Steekbreedte w: 2,5mm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	273678 2,5
GTIN	4045197716668
Artikelklasse	21L

Technische beschrijving

Steekbreedte w	2,5 mm
Tolerantie steekbreedte w	±0,03 mm
Voeding f	0,06 - 0,17 mm/omw,
Fijn/ruw-indeling	Voor-/nabewerken
Snijmateriaal	HM
Coating	ongecoat
Hoofdtoepassing	N
Neventoepassing	Ti
Snedecondities	continu
Soort	HU7310
Hoekradius R	0,05 mm
Aantal wisselingen/snijkanten	2
Wisselplaatprofiel	rechts
Producttype	Wisselplaat voor het steekdraaien

Gebruikersgegevens

	Geschiktheid	V_c	ISO-code
Alu kunststoffen	geschikt	350 m/min	N
Aluminium (kortspanend)	geschikt	350 m/min	N
Aluminium > 10% Si	geschikt	280 m/min	N
Ti > 850 N/mm ²	geschikt	50 m/min	S
Continu	geschikt		
Onregelmatig	beperkt geschikt		
nat maximaal	geschikt		