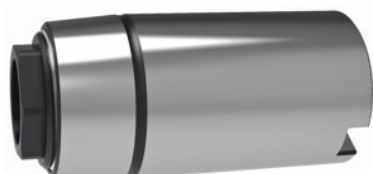


Garant**Adapter Frees / spantang ER, Doorn-Ø d1: 27mm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	301113 27
GTIN	4062406099046
Artikelklasse	31A

Omschrijving**Uitvoering:**

Boring, contactvlak aan de kraag en ER-spantangzitting geslepen, buitenzijde basisdeel speciaal bewerkt voor optimale rondloop- en balanceereigenschappen. Voor een zo kort mogelijke uitsteeklengte met spanmoer aan de binnenzijde (naar keuze met afdichting te gebruiken). Doorboorde aantrekbout voor inwendige koeling.

Toepassing:

Zeer flexibele en voordelige oplossing, maakt van elke willekeurige meskopopname een spantangopname.

Levering:

Inclusief ER-spanmoer (aan binnenzijde), aantrekbout.

Accessoires:

Afdichtingen nr. 309630; 309635.

Opmerking:

Geschikte spanmoer nr. 309621.

Technische beschrijving

Totale lengte L	94 mm
Buiten-Ø D	60 mm
Voor ER-spantangen	32
Norm	DIN 6357
Rondloopnauwkeurigheid	≤ 3 µm

Inwendige koeling	ja
Producttype	Spantanghouder

Accessoires

Afdichtring voor ER-spanmoer Span-Ø d 7 mm	309635 7
Afdichtring voor ER-spanmoer Span-Ø d SATZ mm	309635 SATZ
Afdichtring voor ER-spanmoer Span-Ø d 17 mm	309635 17
Afdichtring voor ER-spanmoer Span-Ø d 19 mm	309635 19
Afdichtring voor ER-spanmoer Span-Ø d 14 mm	309635 14
Afdichtring voor ER-spanmoer Span-Ø d 20 mm	309635 20
Afdichtring voor ER-spanmoer Span-Ø d 3 mm	309635 3
Afdichtring voor ER-spanmoer Span-Ø d 5 mm	309635 5
Afdichtring voor ER-spanmoer Span-Ø d 4 mm	309635 4
Afdichtring voor ER-spanmoer Span-Ø d 15 mm	309635 15
Afdichtring voor ER-spanmoer Span-Ø d 16 mm	309635 16
Afdichtring voor ER-spanmoer Span-Ø d 12 mm	309635 12
Afdichtring voor ER-spanmoer Span-Ø d 10 mm	309635 10
Afdichtring voor ER-spanmoer Span-Ø d 11 mm	309635 11
Afdichtring voor ER-spanmoer Span-Ø d 18 mm	309635 18
Afdichtring voor ER-spanmoer Span-Ø d 13 mm	309635 13
Afdichtring voor ER-spanmoer Span-Ø d 6 mm	309635 6
Afdichtring voor ER-spanmoer Span-Ø d 9 mm	309635 9
Afdichtring voor ER-spanmoer Span-Ø d 8 mm	309635 8