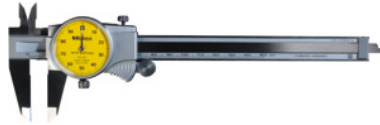


Mitutoyo**Klokschuifmaat, Type: 150/01****Bestelgegevens**

Bestelnummer	412405 150/01
GTIN	4946368688206
Artikelklasse	44A

Omschrijving**Uitvoering:**

Mat verchromde afleesschaal. Met bescherming tegen schokken en beschermde tandheugel.

Precisieklok met draibare wijzerplaat met vastzetschroef.

Met rolknop. Aflezing 1 mm op de liniaal, 1/100 mm op de wijzerplaat.

Accessoires:

Schroefdraadtabel nr. 412180 voor de achterkant van schuifmaat.

Technische beschrijving

Aflezing (wijzerplaat)	0,01 mm
Meetbereik	0 - 150 mm
Wijzeromwenteling	1 mm
Beklengte	40 mm
Kalibratie	A1
Meetafwijking E MPE	±0,02 mm
Norm	ISO 13385
Dieptemaat	hoekig 6,2×2,2
Meettechniek	analoog
Materiaal	Edelstaal, RVS
alle delen	gehard

Verpakking	stevige box
Producttype	Klokschuifmaat

Dienstverlening

DAkS-kalibratieSchuifmaten / diepteschuifmaten Maximaal meetbereik 200 mm	021010 200
KalibratieSchuifmaten / diepteschuifmaten Maximaal meetbereik 200 mm	021000 200

Accessoires

Tabel voor schuifmaten	412180
Dieptemaathouder, metaal met 2 schroeven	412120