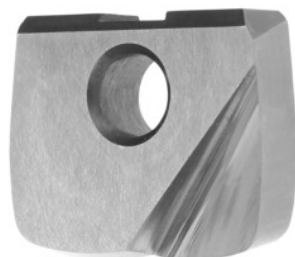


**Garant****Freeswisselplaat Ø 25 mm stomp conisch, Type: ALU****Bestelgegevens**

Bestelnummer	212788 ALU
GTIN	4062406103316
Artikelklasse	21A

**Omschrijving****Uitvoering:**

**Gedetailleerde toepassingsrichtwaarden vindt u in het GARANT-verspaningshandboek nr. 110020.**

· **Radius-, rondloop- en wisselnauwkeurigheid:  $\pm 0,015$  mm.**

Voeding  $f_z$  in aluminium kortspanend: 0,24 mm

Soort: HU7810

**Technische beschrijving**

Type	ALU
Soort	HU7810
Hoekradius	4 mm
Snijmateriaal	HM
Radius Wiper axiaal	50 mm
Radius Wiper radiaal	100 mm
Snijkantradius $R_1$	4 mm

Snijlengte $L_c$	12,5 mm
Voeding $f_z$ in aluminium kortspanend	0,24 mm
Aantal wisselingen/snijkmanten	1
Producttype	Wisselplaat voor het frezen