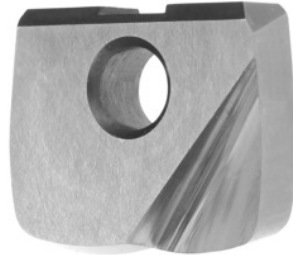


Garant
Freeswisselplaat Ø 20 mm stomp conisch, Type: ALU

Bestelgegevens

Bestelnummer	212779 ALU
GTIN	4062406103187
Artikelklasse	21A

Omschrijving
Uitvoering:

Gedetailleerde toepassingsrichtwaarden vindt u in het GARANT-verspaningshandboek nr. 110020.

· **Radius-, rondloop- en wisselnauwkeurigheid: $\pm 0,015$ mm.**

Voeding f_z in aluminium kortspanend: 0,2 mm

Soort: HU7810

Technische beschrijving

Type	ALU
Soort	HU7810
Hoekradius	2 mm
Snijmateriaal	HM
Radius Wiper axiaal	40 mm
Radius Wiper radiaal	80 mm
Snijkantradius R_1	2 mm

Snijlengte L_c	10 mm
Voeding f_z in aluminium kortspanend	0,2 mm
Aantal wisselingen/snijkmanten	1
Producttype	Wisselplaat voor het frezen