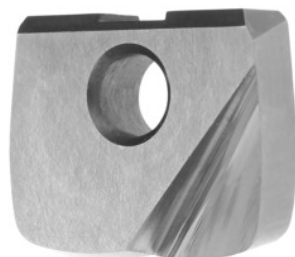


Garant**Freeswisselplaat Ø 32 mm stomp conisch, Type: ALU****Bestelgegevens**

Bestelnummer	212796 ALU
GTIN	4062406103347
Artikelklasse	21A

Omschrijving**Uitvoering:**

Gedetailleerde toepassingsrichtwaarden vindt u in het GARANT-verspaningshandboek nr. 110020.

· **Radius-, rondloop- en wisselnauwkeurigheid: $\pm 0,015$ mm.**

Voeding f_z in aluminium kortspanend: 0,3 mm

Soort: HU7810

Technische beschrijving

Type	ALU
Soort	HU7810
Hoekradius	4 mm
Snijmateriaal	HM
Radius Wiper axiaal	70 mm
Radius Wiper radiaal	140 mm
Snijkantradius R_1	4 mm

Snijlengte L_c	16 mm
Voeding f_z in aluminium kortspanend	0,3 mm
Aantal wisselingen/snijkmanten	1
Producttype	Wisselplaat voor het frezen