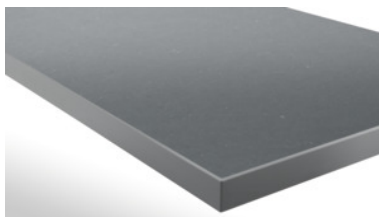


Garant

Werkblad met donkergrijze kunststof toplaag (Eluplan), Diepte 750 mm, Bladlengte: 1250mm

**Bestelgegevens**

Bestelnummer	926241 1250
GTIN	4062406106546
Artikelklasse	9GG

Omschrijving**Uitvoering:**

Bladdiepte 750 mm, dikte 50 mm: Met boringen aan de onderzijde voor bevestiging van ladenbehuizingen en onderstellen (losse Vario-componenten).

Werkblad voor **montage-, test- en laboratorium-**werkplekken. Het oppervlak bestaat uit een permanent antistatische, extreem slijtvaste, middelharde toplaag met een dikte van 2 mm. Een tussenlaag van multiplex-kern en een tegengestelde laag garanderen een niet-trekkend werkblad. De kopse kanten zijn voorzien van lichtgrijs, 3 mm dik ABS-kantfineer. Eluplan-bladen zijn grotendeels resistent tegen olie, vet, zwakke zuren en logen. (Deze hebben echter een nadelige invloed op het uiterlijk van het oppervlak).

Opmerking:

Eluplan-toplaag is **niet kleurvast**; voor kleurverandering door zonlicht of andere lichtbronnen worden geen garantieclaims geaccepteerd.

Technische beschrijving

Toplaag werkblad	Eluplan (kunststof), (linoleum toplaag)
ABS-kantfineer	3 mm
Lengte	1250 mm
Dikte	50 mm

Werkblad oppervlak	Toplaag antistatisch, zeer slijtbestendig, middelhard, niet kleurvast
Materiaal werkblad	Multiplex-kern met kunststof Eluplan-toplaag
Laagdikte	2 mm
Kleur oppervlak werkblad	donkergrijs
Gewicht	24,1 kg
Productnaamattribuut	Diepte 750 mm
Diepte	750 mm
Producttype	Werkblad