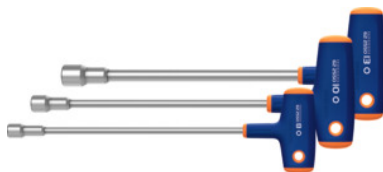


Garant**Dopsleutelset met 2-componenten-Haptoprene®-dwarsgreep, steellengte 200 mm, Aantal sleutels: 3****Bestelgegevens**

Bestelnummer	622555 3
GTIN	4045197721716
Artikelklasse	61C

Omschrijving**Uitvoering:**

Ergonomisch gevormde dwarsgreep met stroef Santoprene®-oppervlak en een slagvaste kunststof kern. Steel van speciaal chroom-vanadiumstaal. Verchroomd oppervlak.

Inhoud:

resp. 1 st. nr. 622550: Maat 8; 10; 13

Levering:

resp. 1 st. nr. 622550: Maat 8; 10; 13

Technische beschrijving

Aantal sleutels	3
Meslengte	200 mm
Bitsoort	6-kant dopsleutel
Producttype	Dopsleutel

Accessoires

Dopsleutel met tweecomponenten-Haptoprene®-dwarsgreep, steellengte 200 mm Sleutelwijdte 14 mm	622550 14
---	-----------

Dopsleutel met tweecomponenten-Haptoprene®-dwarsgreep, steellengte 200 mm Sleutelwijdte 13 mm	622550 13
Dopsleutel met tweecomponenten-Haptoprene®-dwarsgreep, steellengte 200 mm Sleutelwijdte 8 mm	622550 8
Dopsleutel met tweecomponenten-Haptoprene®-dwarsgreep, steellengte 200 mm Sleutelwijdte 11 mm	622550 11
Dopsleutel met tweecomponenten-Haptoprene®-dwarsgreep, steellengte 200 mm Sleutelwijdte 9 mm	622550 9
Dopsleutel met tweecomponenten-Haptoprene®-dwarsgreep, steellengte 200 mm Sleutelwijdte 7 mm	622550 7
Dopsleutel met tweecomponenten-Haptoprene®-dwarsgreep, steellengte 200 mm Sleutelwijdte 10 mm	622550 10
Dopsleutel met tweecomponenten-Haptoprene®-dwarsgreep, steellengte 200 mm Sleutelwijdte 6 mm	622550 6
Dopsleutel met tweecomponenten-Haptoprene®-dwarsgreep, steellengte 200 mm Sleutelwijdte 12 mm	622550 12