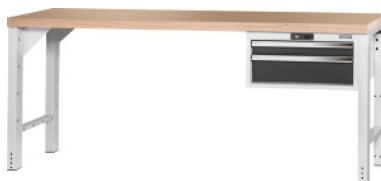


Garant GRIDLINE

Vario werkbank met behuizing 24G, hoogte 850 mm, Blad van beuken multiplex, 20×20G, Bladlengte: 2000/2mm**Bestelgegevens**

Bestelnummer	922584 2000/2
GTIN	4062406214579
Artikelklasse	9GG

Omschrijving**Uitvoering:**

Werkbank met stabiele staalconstructie. Werkbankpoten 50 mm breed met dwarschoor. Poten met kunststof glijdoppen die de vloer ontzien. Met 1 paar verstevigingsplaten. Ladenbehuizing 24G centraal afsluitbaar met een stiftcilinderslot. **100% Volledig uittrekbare lades** met geleidingen en 75 kg draagvermogen.

Plaatsing:

Lades met fronthoogte mm: 75, 150

Levering:

2 × werkbankpoten, 1 × paar verstevigingsplaten, behuizing met lades, werkblad.

Accessoires:

Aanvullende toebehoren zoals handmatige hoogteverstelling, wielen, zijwanden enz. vindt u onder losse GridLine componenten in groep 92.

Kleur:

Romp, werkbankpoten en laderomp lichtgrijs, RAL 7035, fronten lades antracietgrijs, RAL 7016, **poedercoating. Laderomp niet configureerbaar, altijd lichtgrijs, RAL 7035.**

Opmerking:

Om logistieke redenen vindt de levering plaats in losse delen. Aflevering zonder montage.

Technische beschrijving

Ladenbehuizing breedte	600 mm
Nuttig ladeoppervlak in G	20×20

Ladenbehuizing diepte	650 mm
Lades nuttige breedte	500 mm
Lades nuttige diepte in G	20
Aantal lades	2
Hoogte	850 mm
Serie	vario
Ladenbehuizing nuttige hoogte	225 mm
Werkblad diepte	750 mm
Werkblad lengte	2000 mm
Werkbank/tafel draagvermogen - maximale vlakverdeelde vakbelasting (op hout)	400 kg
Lades nuttige diepte	500 mm
Ladenbehuizing hoogte	300 mm
Lades nuttige breedte in G	20
Gewicht	126 kg
Werkblad dikte	50 mm
Constructie-uitvoering	Constructie van stalen buis
Materiaaldikte	1 mm
Werkbank hoogte	850 mm
Lades/uittrekbare legborden draagvermogen	75 kg
Bladdikte	50 mm
Uittrekbaarheid lade (gedeeltelijk/volledig uittrekbaar)	100 %
Stiftcilinderslot	modulair cilinderhuis
Kleuren	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Productnaamattribuut	20×20G
Producttype	Werkbank

Accessoires

Slotplaat voor GridLine Type KO21	914227 KO21
lade Fronthoogte lade 75 mm	927800 75
lade Fronthoogte lade 150 mm	927800 150
Werkblad dikte 50 mm beuken multiplex Bladlengte 2000 mm	926081 2000
Verstevigingsplaat Type 1	927122 1
Werkbankpoot Hoogte 800 mm	927000 800
Behuizing 24G met lades Hoogte / aantal lades 300/2	927600 300/2