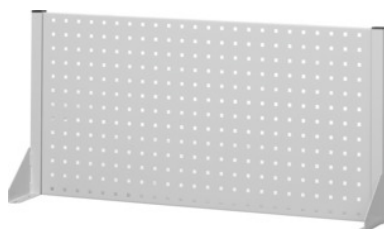


**Geperforeerde achterwand, Hoogte 481 mm, Geschikt voor type: 1250****Bestelgegevens**

| | |
|---------------|---------------|
| Bestelnummer | 929650 1250 |
| GTIN | 4062406118655 |
| Artikelklasse | 92W |

Omschrijving**Uitvoering:**

Plaatstalen staanders 40×40 mm voor montage op werkbladen. Daartussen plaatstalen geperforeerde wand.

Kleur:

Lichtgrijs RAL 7035, **poedercoating**.

Opmerking:

Artikelen op het gebied van de staander-opbouw kunnen niet in de geperforeerde wand worden gehaakt.

Technische beschrijving

| | |
|-------------------------------------|-----------------------------|
| Diepte | 25 mm |
| Geperforeerde wand uitvoering | eenzijdig |
| Hoogte | 481 mm |
| Constructie-uitvoering | Constructie van stalen buis |
| Materiaaldikte | 1 mm |
| Hoffmann geperforeerde wand, raster | 9×9 mm |
| Productnaamattribuut | Hoogte 481 mm |
| Producttype | Geperforeerde wand |

