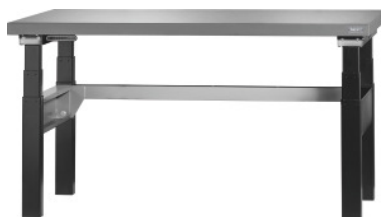


Garant

**Elektrisch in hoogte verstelbare werkplek Belastbaarheid max. 250 / 200 kg
Eluplan-blad donker, Type: 1500**

**Bestelgegevens**

Bestelnummer	920301 1500
GTIN	4062406119782
Artikelklasse	9GG

Omschrijving**Uitvoering:**

Frame met hefunit met dwarschoren aan zij- en achterkant voor stabilisatie. 50 mm dik blad van Eluplan donker. Werktafel **zonder** scheidingsplaten, geen serieopstelling mogelijk.

Kleur:

In hoogte verstelbare poten zwart, dwarschoren antracietgrijs, RAL 7016, **poedercoating**.

Advies:

Licht montagewerk zittend en staand.

Opmerking:

Op grond van de maximale belastbaarheid mogen alleen verrijdbare behuizingen worden gebruikt. Geen behuizingen onder het werkblad monteren. Andere aanbouwdelen reduceren de belastbaarheid overeenkomstig. Levering volledig gemonteerd.

Technische beschrijving

Maximale belastbaarheid	250 kg
Diepte	750 mm
Gewicht	101 kg
Materiaal werkblad	Eluplan donker
Werkblad diepte	750 mm

Werkblad lengte	1500 mm
Draagvermogen bij continue belasting	250 kg
Bedieningspaneel met display en geheugenfunctie	ja
Hoogteverstelbereik (bovenkant werkblad) van – tot	610 - 1200 mm
Breedte	1500 mm
Werkblad dikte	50 mm
ComfortClose	nee
Hefsnelheid	38 mm/s
Werkbank/tafel draagvermogen - maximale vlakverdeelde vakbelasting (op hout)	250 kg
Stekkertype ingang	F
Nominale spanning	250 V
Materiaaldikte	1 mm
Uitvoering hoogteverstelling	elektrisch
Bladdikte	50 mm
Producttype	Werktafel