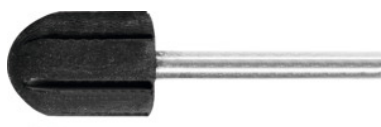


Garant**Slijpkaphouder, Kop-Ø, koplengte vorm: 0713C****Bestelgegevens**

Bestelnummer	553100 0713C
GTIN	4062061238880
Artikelklasse	51E

Omschrijving**Uitvoering:**

De naadloze slijpkappen worden op de rubber houder geschoven en worden door de centrifugaalkracht van de draaiende machine stevig op hun plaats gehouden. **De slijpkappen kunnen snel en gemakkelijk worden verwisseld** (op-/afdraaien in de richting van de inkepingen).

Ingekepte, elastische rubber houder met stalen schacht.

Toepassing:

Voornamelijk in de gereedschapsmakerij voor finish-werkzaamheden op moeilijk toegankelijke plaatsen.

T.b.v.:

Slijpkappen nr. 553035 – 553328.

Technische beschrijving

Schacht-Ø	3 mm
Kop-Ø	7 mm
Maximaal toerental	65000 min ⁻¹
Koplengte	13 mm
Producttype	Slijpkaphouder

