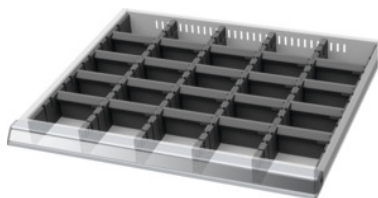


Garant GRIDLINE

Sleufscheidingsstrips- / scheidingschotten-assortiment, 20×16G, Lades met fronthoogte / type: 75/3**Bestelgegevens**

Bestelnummer	950220 75/3
GTIN	4062406193270
Artikelklasse	9GB

Omschrijving**Uitvoering:**

Randstrips, sleufscheidingsstrips en scheidingschotten van kunststof. De sleufscheidingsstrips worden stevig vastgeklikt in de openingen in de lade. De scheidingschotten worden in de sleufscheidingsstrips geplaatst.

Indelingsmateriaal vult een complete lade 20×16G.

T.b.v.:

Lades 20×16G.

Inhoud:

Randstrips set nr. 951560: 1 × Maat 75

Sleufscheidingsstrips nr. 951510: 4 × Maat 75

Insteekscheidingsschot nr. 951741: 20 × Maat 75

Technische beschrijving

Geschikt voor lades met fronthoogte	75 mm
Geschikt voor lades nuttige diepte	400 mm
Nuttig ladeoppervlak in G	20×16
Geschikt voor lades nuttige breedte	500 mm
geschikt voor lades nuttige breedte in G	20
geschikt voor lades nuttige diepte in G	16

Hoogte	50 mm
Gewicht	0,88 kg
Productnaamattribuut	20×16G
Producttype	Lade tussenschot

Accessoires

Sleufrandstrips set 2-deligdiepte 16G Geschikt voor lade-fronthoogte 75 mm	951560 75
Sleuvscheidingsstripsdiepte 16G Geschikt voor lade-fronthoogte 75 mm	951510 75
Insteekscheidingsschotten,breedte 4G Geschikt voor lade-fronthoogte 75 mm	951741 75