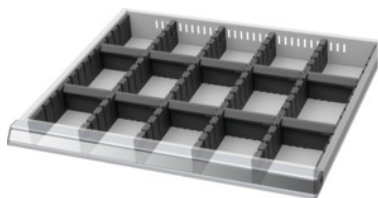


Garant GRIDLINE

**Sleufscheidingsstrips- / scheidingschotten-assortiment, 20×16G, Lades met fronthoogte / type: 75/1****Bestelgegevens**

Bestelnummer	950220 75/1
GTIN	4062406193232
Artikelklasse	9GB

**Omschrijving****Uitvoering:**

Randstrips, sleufscheidingsstrips en scheidingschotten van kunststof. De sleufscheidingsstrips worden stevig vastgeklikt in de openingen in de lade. De scheidingschotten worden in de sleufscheidingsstrips geplaatst.

Indelingsmateriaal vult een complete lade 20×16G.

**T.b.v.:**

Lades 20×16G.

**Inhoud:**

Randstrips set nr. 951560: 1 × Maat 75

Sleufscheidingsstrips nr. 951510: 4 × Maat 75

Insteekscheidingsschot nr. 951741: 10 × Maat 75

**Technische beschrijving**

Geschikt voor lades met fronthoogte	75 mm
Nuttig ladeoppervlak in G	20×16
Geschikt voor lades nuttige diepte	400 mm
Geschikt voor lades nuttige breedte	500 mm
Hoogte	50 mm
geschikt voor lades nuttige diepte in G	16

geschikt voor lades nuttige breedte in G	20
Gewicht	0,768 kg
Productnaamattribuut	20x16G
Producttype	Lade tussenschot

---

## Accessoires

Sleufrandstrips set 2-deligdiepte 16G Geschikt voor lade- fronthoogte 75 mm	951560 75
Sleufscheidingsstripsdiepte 16G Geschikt voor lade- fronthoogte 75 mm	951510 75
Insteekscheidingschotten,breedte 4G Geschikt voor lade- fronthoogte 75 mm	951741 75