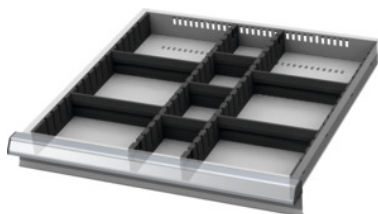


Garant GRIDLINE

Sleufscheidingsstrips- / scheidingschotten-assortiment, 20×20G, Lades met fronthoogte / type: 75/3**Bestelgegevens**

Bestelnummer	950320 75/3
GTIN	4062406151980
Artikelklasse	9GB

Omschrijving**Uitvoering:**

Randstrips, sleufscheidingsstrips en scheidingschotten van kunststof. De sleufscheidingsstrips worden stevig vastgeklikt in de openingen in de lade. De scheidingschotten worden in de sleufscheidingsstrips geplaatst.

Indelingsmateriaal vult een complete lade 20×20G.

T.b.v.:

Lades 20×20G.

Inhoud:

Randstrips set nr. 951570: 1 × Maat 75

Sleufscheidingsstrips nr. 951520: 2 × Maat 75

Insteekscheidingschot 4G nr. 951741: 3 × Maat 75

Insteekscheidingschot 8G nr. 951781: 4 × Maat 75

Technische beschrijving

Hoogte	50 mm
Geschikt voor lades nuttige breedte	500 mm
Geschikt voor lades met fronthoogte	75 mm
Geschikt voor lades nuttige diepte	500 mm
geschikt voor lades nuttige breedte in G	20

geschikt voor lades nuttige diepte in G	20
Nuttig ladeoppervlak in G	20×20
Gewicht	0,648 kg
Productnaamattribuut	20×20G
Producttype	Lade tussenschot

Accessoires

Sleufrandstrips set 2-deligdiepte 20G Geschikt voor lade- fronthoogte 75 mm	951570 75
Insteekscheidingsschotten,breedte 8G Geschikt voor lade- fronthoogte 75 mm	951781 75
Insteekscheidingsschotten,breedte 4G Geschikt voor lade- fronthoogte 75 mm	951741 75
Sleufscheidingsstripsdiepte 20G Geschikt voor lade- fronthoogte 75 mm	951520 75