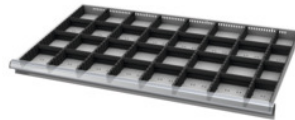


Garant GRIDLINE

Sleufscheidingsstrips- / scheidingschotten-assortiment, 46×24G, Lades met fronthoogte / type: 125/1**Bestelgegevens**

Bestelnummer	950620 125/1
GTIN	4062406153748
Artikelklasse	9GB

Omschrijving**Uitvoering:**

Randstrips, sleufscheidingsstrips en scheidingschotten van kunststof. De sleufscheidingsstrips worden stevig vastgeklit in de openingen in de lade. De scheidingschotten worden in de sleufscheidingsstrips geplaatst.

Indelingsmateriaal vult een complete lade 46×24G.

T.b.v.:

Lades 46×24G.

Inhoud:

Randstrips set nr. 951580: 1 × Maat 125

Sleufscheidingsstrips nr. 951530: 7 × Maat 125

Insteekscheidingschot 4G nr. 951741: 3 × Maat 125

Insteekscheidingschot 6G nr. 951761: 21 × Maat 125

Technische beschrijving

Geschikt voor lades met fronthoogte	125 mm
Nuttig ladeoppervlak in G	46×24
geschikt voor lades nuttige breedte in G	46
Geschikt voor lades nuttige breedte	1150 mm
Geschikt voor lades nuttige diepte	600 mm
Hoogte	100 mm

geschikt voor lades nuttige diepte in G	24
Gewicht	3,419 kg
Productnaamattribuut	46x24G
Producttype	Lade tussenschot

Accessoires

Sleufscheidingsstripsdiepte 24G Geschikt voor lade- fronthoogte 125 mm	951530 125
Insteekscheidingschotten,breedte 6G Geschikt voor lade- fronthoogte 75 mm	951761 75
Sleufrandstrips set 2-deligdiepte 24G Geschikt voor lade- fronthoogte 125 mm	951580 125
Insteekscheidingschotten,breedte 4G Geschikt voor lade- fronthoogte 75 mm	951741 75
Insteekscheidingschotten,breedte 6G Geschikt voor lade- fronthoogte 125 mm	951761 125
Insteekscheidingschotten,breedte 4G Geschikt voor lade- fronthoogte 125 mm	951741 125