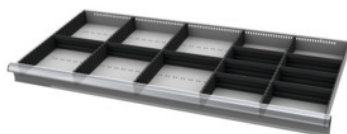


Garant GRIDLINE

**Sleuvscheidingsstrips- / scheidingschotten-assortiment, 56×24G, Lades met fronthoogte / type: 125/3****Bestelgegevens**

Bestelnummer	950670 125/3
GTIN	4062406153878
Artikelklasse	9GB

**Omschrijving****Uitvoering:**

Randstrips, sleuvscheidingsstrips en scheidingschotten van kunststof. De sleuvscheidingsstrips worden stevig vastgeklikt in de openingen in de lade. De scheidingschotten worden in de sleuvscheidingsstrips geplaatst.

Indelingsmateriaal vult een complete lade 56×24G.

**T.b.v.:**

Lades 56×24G.

**Inhoud:**

Randstrips set nr. 951580: 1 × Maat 125

Sleuvscheidingsstrips nr. 951530: 4 × Maat 125

Insteekscheidingsschot 10G nr. 951801: 6 × Maat 125

Insteekscheidingsschot 12G nr. 951821: 3 × Maat 125

**Technische beschrijving**

Hoogte	100 mm
Geschikt voor lades nuttige diepte	600 mm
geschikt voor lades nuttige breedte in G	56
Geschikt voor lades met fronthoogte	125 mm
geschikt voor lades nuttige diepte in G	24
Nuttig ladeoppervlak in G	56×24

Geschikt voor lades nuttige breedte	1400 mm
Gewicht	2,36 kg
Productnaamattribuut	56x24G
Producttype	Lade tussenschot

## Accessoires

Insteekscheidingsschotten,breedte 12G Geschikt voor lade-fronthoogte 125 mm	951821 125
Sleufscheidingsstripsdiepte 24G Geschikt voor lade-fronthoogte 125 mm	951530 125
Sleufrandstrips set 2-deligdiepte 24G Geschikt voor lade-fronthoogte 125 mm	951580 125
Insteekscheidingsschotten,breedte 10G Geschikt voor lade-fronthoogte 125 mm	951801 125